

Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Artikelnummer: 6279890



Außeneckoberteil Stahlblech für die 50er-Systemöffnung.



Stahl

Stammdaten	
Artikelnummer	6279890
Typ	GS-OT50ARW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Außeneck, System 50
Hersteller	OBO
Dimension	12x45x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14.7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2192 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Artikelnummer: 6279890

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

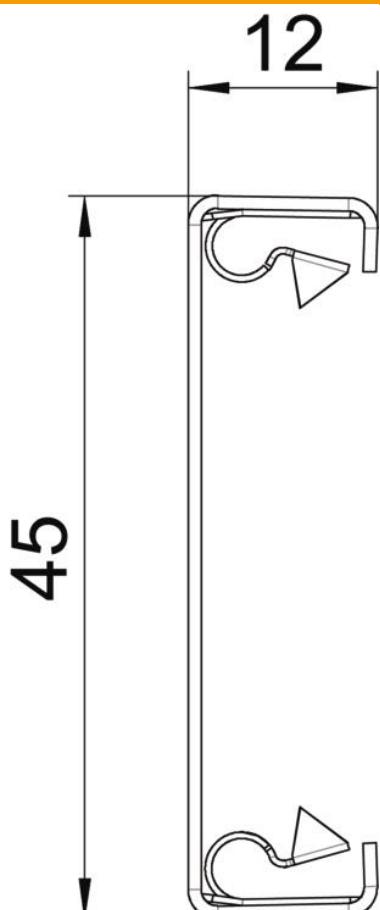

Länge	300 mm
Breite	45 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C