


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110

Artikelnummer: 6282710

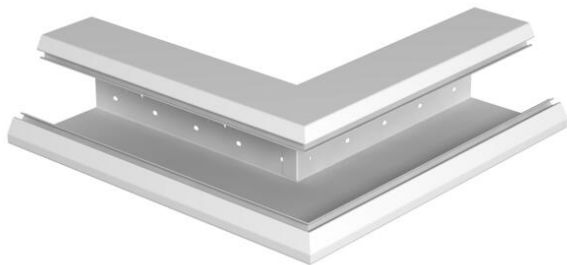

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6282710
Typ	GEK-SAA133110RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	133x110x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	205 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,4177 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Geräteeinbaukanal Pultkanal Typ GEK-SA133110


Artikelnummer: 6282710



Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	133 mm

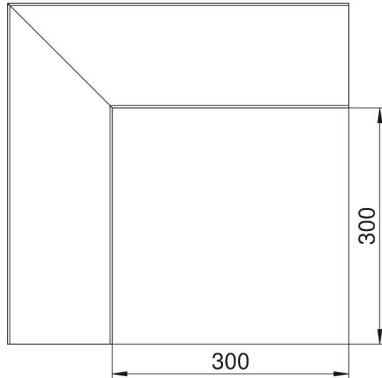

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	133 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm