 


Technisches Datenblatt

Blende 190 mm für ISSMKS

Artikelnummer: 6286760

OBO
BETTERMANN



 Stahl

 pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6286760
Typ	ISSMKS BL RW 190
Bezeichnung 1	Höhenausgleichsblende
Bezeichnung 2	für ISSMKS
Hersteller	OBO
Dimension	190x461x201
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	190,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,2942 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Blende 190 mm für ISSMKS

Artikelnummer: 6286760

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

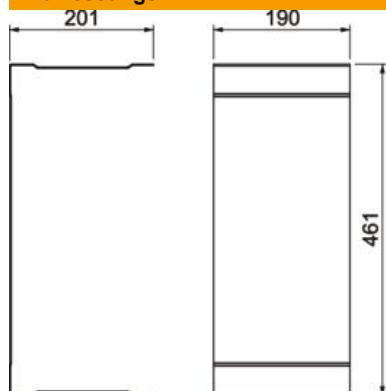

Länge	190 mm
Breite	461 mm
Höhe	201 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Befestigungsart	schrauben
Halogenfrei	ja
Höhenausgleich min.	165 mm
Schutzart	IP20
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C