

# Technisches Datenblatt

## Konvektionsgitterprofil

Artikelnummer: 6287723



Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.



CE UK  
CA

**Alu** Aluminium  
**EL** eloxiert

### Stammdaten

Artikelnummer	6287723
Typ	KG2EL 3000
Bezeichnung 1	Gitterprofil
Hersteller	OBO
Dimension	20x22x3000
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	21,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6813 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Konvektionsgitterprofil


Artikelnummer: 6287723

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

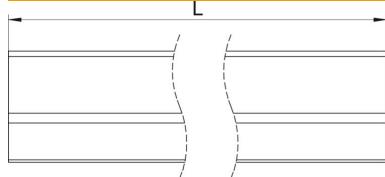

Länge	3.000 mm
Breite	19,3 mm
Höhe	21,7 mm

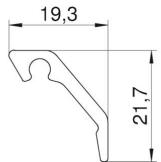

### Technische Daten

Halogenfrei	ja
-------------	----