

Technisches Datenblatt

Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288044



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitten zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektoranlage dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



CE
UK
CA

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	6288044
Typ	PVV N2 475
Bezeichnung 1	Profilverbinder
Bezeichnung 2	vertikal für Konsole BKN
Hersteller	OBO
Dimension	32x34x475
Farbe	transparent
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8835 kg CO2e / 1 Stück

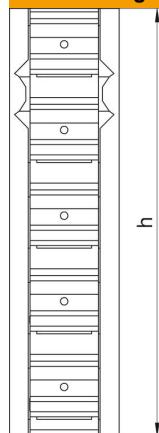
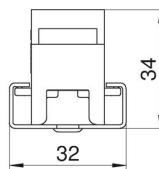
Technisches Datenblatt

Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288044



Abmessungen

	Länge Breite Höhe Maß h	475 mm 32 mm 34 mm 475 mm
		

Technische Daten

Anzahl Profile	19
Einbaulage	vertikal
Halogenfrei	ja