

Technisches Datenblatt

Profilverbinder horizontal

Artikelnummer: 6288112

OBO
BETTERMANN

Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitten zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



CE UK
CA

PP Polypropylen

Stammdaten	
Artikelnummer	6288112
Typ	PV N3 200H
Bezeichnung 1	Profilverbinder
Bezeichnung 2	horizontal für Konsole BKN
Hersteller	OBO
Dimension	20x32x200
Farbe	natur
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,785 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1028 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Profilverbinder horizontal


Artikelnummer: 6288112

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

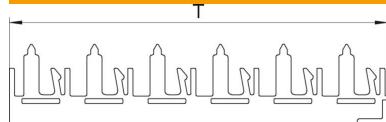

Länge	200 mm
Breite	20 mm
Höhe	31,5 mm

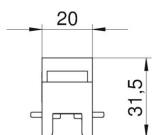

Technische Daten

Anzahl Profile	8
Einbaulage	horizontal
Halogenfrei	ja
Transparent	nein