

# Technisches Datenblatt

## Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 210 mm



Artikelnummer: 6288334

Einbaueinheit aus Stahlblech zur Installation in der Kanalstrecke eines Geräteinbaukanals der entsprechenden Systemgröße.

Aufnahme von Reiheneinbaugeräten einer Gesamtbreite von 12 TE auf Hutschienen. Inkl. N- und PE-Schienen mit Steckklemmen. Die klappbare Klarsichtshaut ist abschließbar.



CE UK  
CA

St Stahl

P pulverbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	6288334
Typ	IKR12RW70210
Bezeichnung 1	Einbaueinheit
Bezeichnung 2	für Reiheneinbaugeräte
Hersteller	OBO
Dimension	95x210x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	480 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,4628 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte, 70 x 210 mm



Artikelnummer: 6288334

## Abmessungen

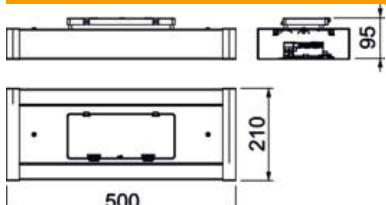

Länge	500 mm
Breite	210 mm
Höhe	95 mm

## Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Anzahl der Einheiten	12
Anzahl der Reihen	1
Art des Deckels	transparent
DIN-Schiene	ja
Geeignet für Kanalhöhe	70
Halogenfrei	ja
Leitungseinführung	ja
Mit Montageplatte	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Transparenter Deckel	ja