

Technisches Datenblatt

Kanalklammer KL80A



Artikelnummer: 6288640

Kanalklammer zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in den Geräteeinbaukanalsystemen Rapid 80 GK, GS und GA sowie in ISS Installationsäulen mit 76,5-mm-Systemöffnung.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6288640
Typ	KL80A
Bezeichnung 1	Kanalklammer
Bezeichnung 2	für Systemöffnung 80
Hersteller	OBO
Dimension	94x25x12
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,685 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,046 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalklammer KL80A

Artikelnummer: 6288640

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

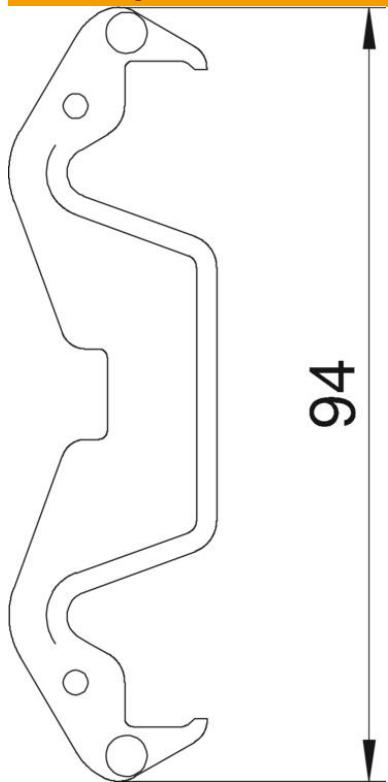

Technische Daten

Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	76,5 mm