


Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

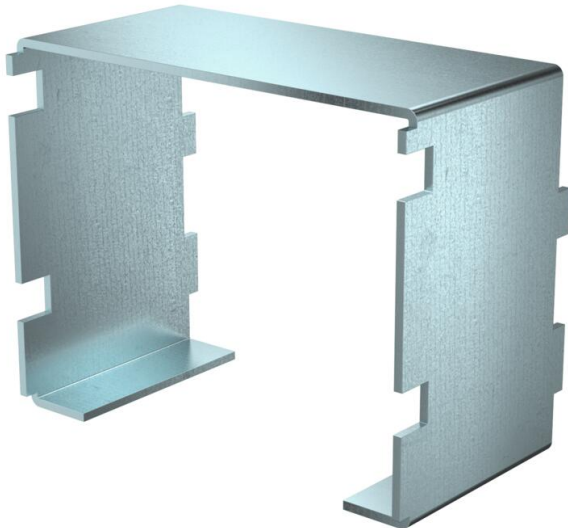

St	Stahl
VZ	verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288737
Typ	SK GS-A90130
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-A90130
Hersteller	OBO
Dimension	87x127x160
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5696 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288737



Abmessungen

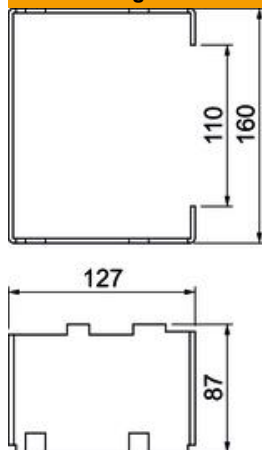

Breite	127 mm
Höhe	87 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C