


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288740



Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.

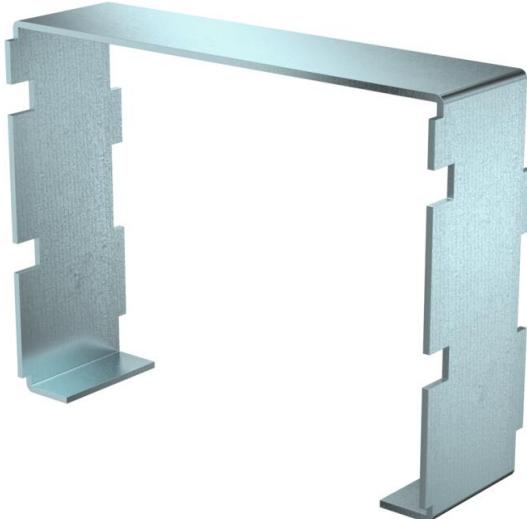

Stahl
verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288740
Typ	SK GS-A70170
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-A70170
Hersteller	OBO
Dimension	67x167x220
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8399 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sägekerne

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6288740

Abmessungen

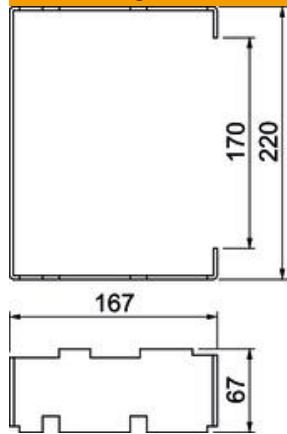

Breite	167 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C