



Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.



St	Stahl
VZ	verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288742
Typ	SK GS-D70170
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-D70170
Hersteller	OBO
Dimension	67x167x160
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	91,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3662 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288742



Abmessungen

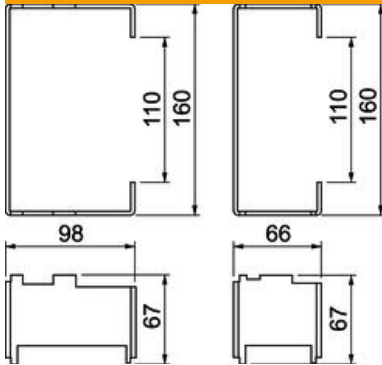

Breite	167 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C