

Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288746



Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.



St	Stahl
VZ	verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6288746
Typ	SK GS-D70210
Bezeichnung 1	Sägekern
Bezeichnung 2	für GS-D70210
Hersteller	OBO
Dimension	67x207x160
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	99,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6941 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Sägekerne

Artikelnummer: 6288746



Abmessungen

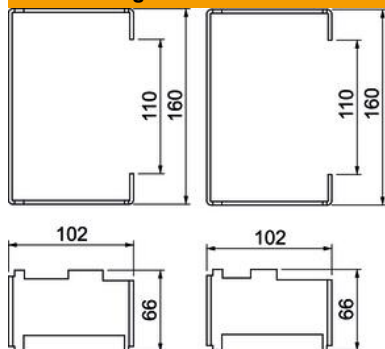

Breite	207 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C