

# Technisches Datenblatt

## Bodenstütze

Artikelnummer: 6288902



Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.



CE UK  
CA

St Stahl

Stammdaten	
Artikelnummer	6288902
Typ	BOS600
Bezeichnung 1	Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	600mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	150 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,0397 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Bodenstütze

Artikelnummer: 6288902

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

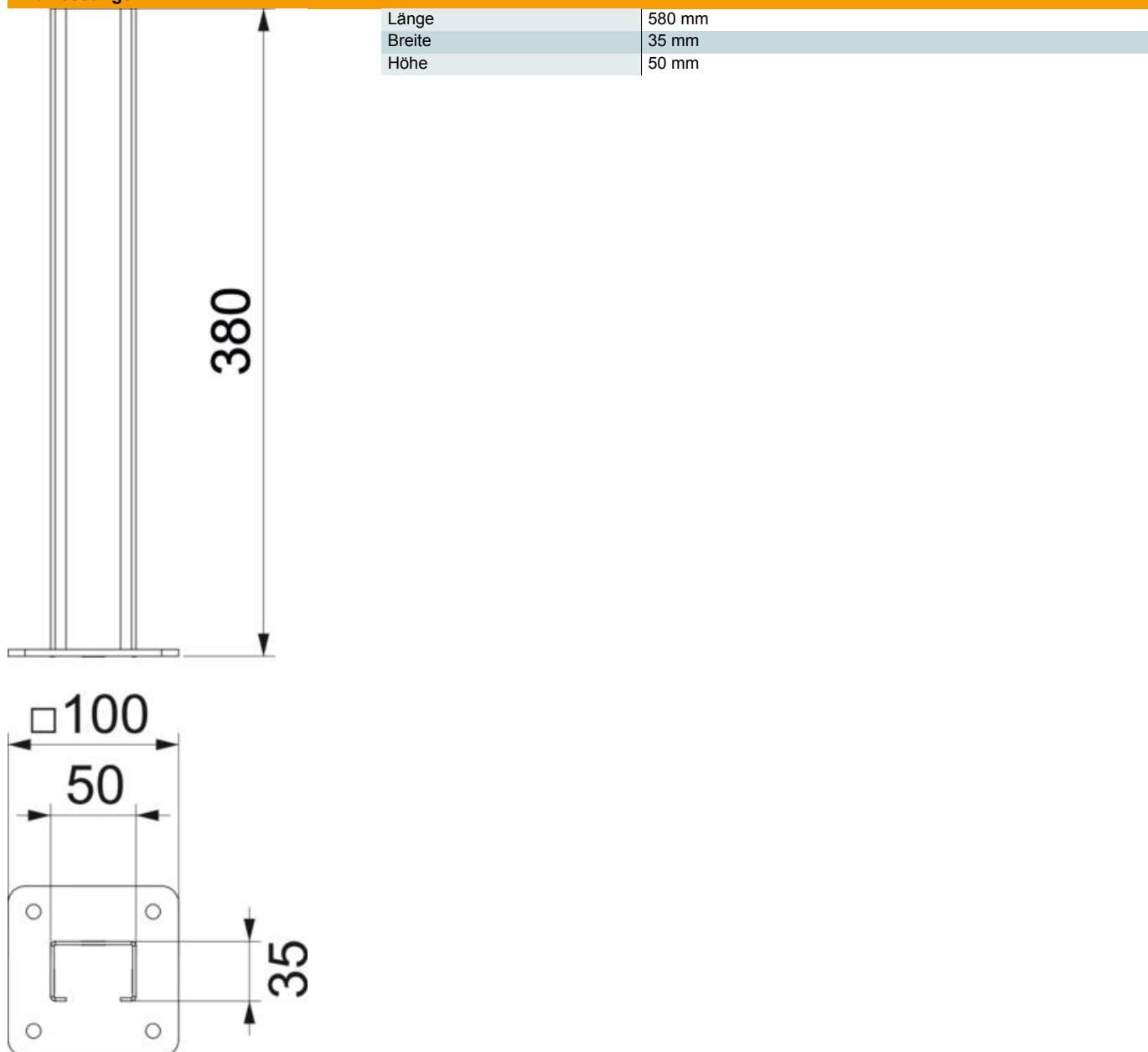

# Technisches Datenblatt

## Bodenstütze

Artikelnummer: 6288902



### Technische Daten

Ausführung	600-700mm
Ausführung	Bodenmontage
Befestigungsart	aufschraubbar
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C