


Technisches Datenblatt

Kanalbefestigung BOSKB

Artikelnummer: 6288913



Kanalbefestigung zur Montage von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen (GK, GS, GA) der Systemhöhe 170 mm an Bodenkonsolen.

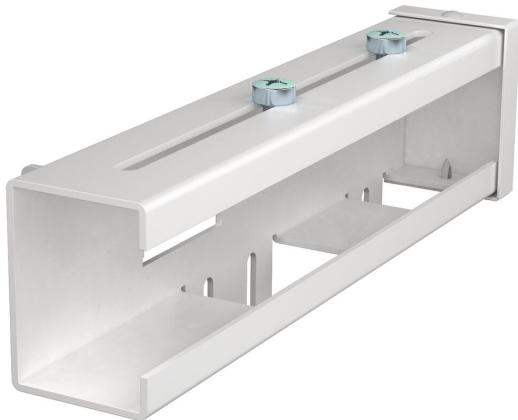

CE UK
CA

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6288913
Typ	BOSKB170
Bezeichnung 1	Kanalbefestigung
Bezeichnung 2	für Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	170mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4715 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kanalbefestigung BOSKB

Artikelnummer: 6288913

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

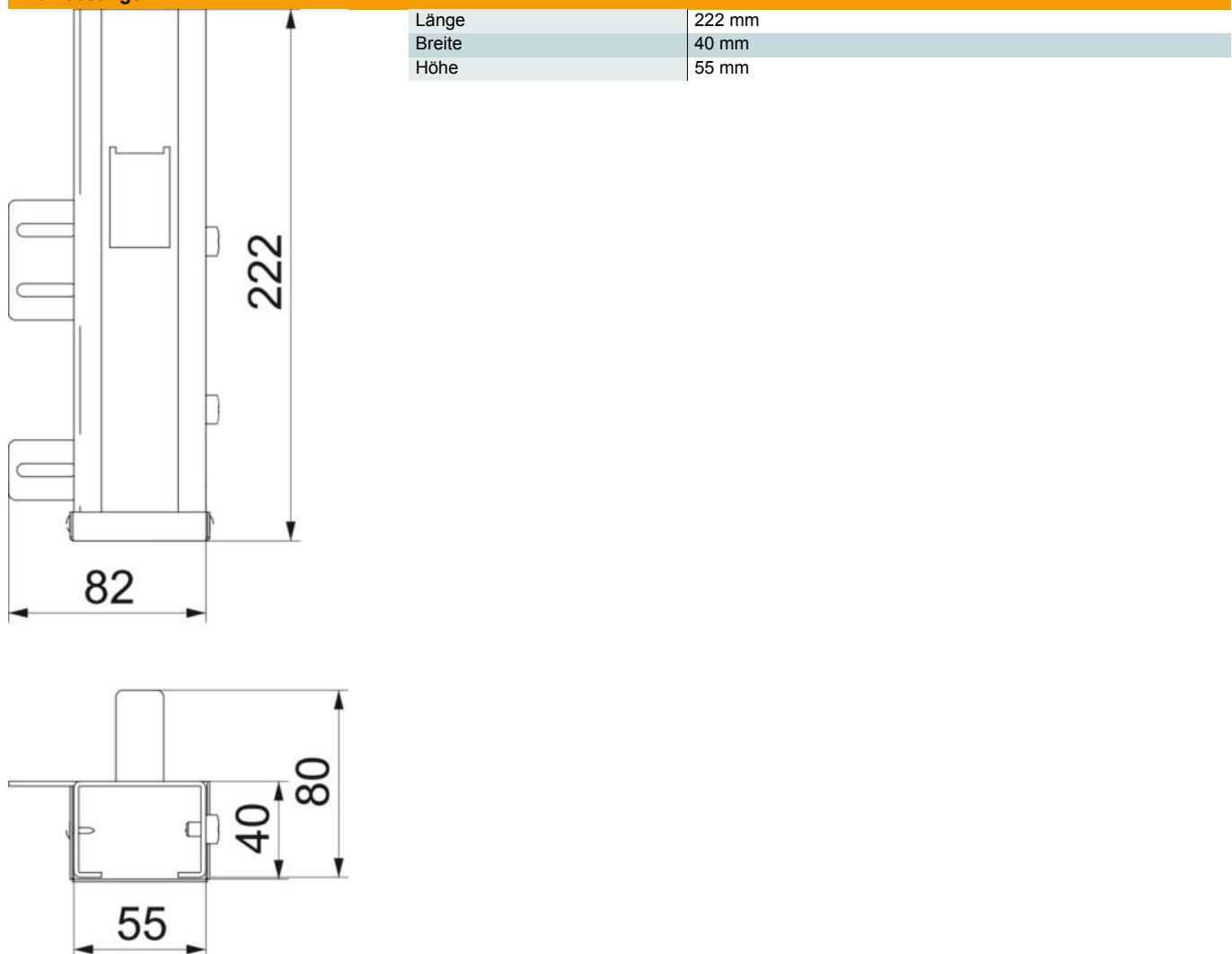

Technische Daten

Ausführung	Kanalbefestigung
Ausführung	Bodenmontage
Befestigungsart	aufschraubar
für Kanal-Abmessung	170
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C