

Technisches Datenblatt

Bodenplatte 70140

Artikelnummer: 6290120




CE UK
CA

St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290120
Typ	ISSBP70140RW
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	205x124x3
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8276 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

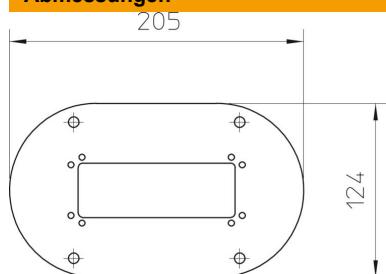

Länge	205 mm
Breite	124 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja