


# Technisches Datenblatt

## Bodenplatte 70140

Artikelnummer: 6290124



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.  
Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ  
ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

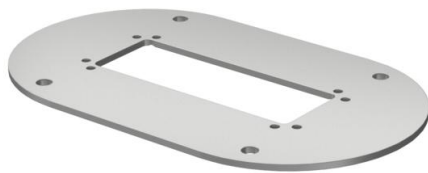

**St** Stahl

**FSK** bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	6290124
Typ	ISSBP70140WA
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	205x124x3
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8277 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Bodenplatte 70140

Artikelnummer: 6290124



### Abmessungen

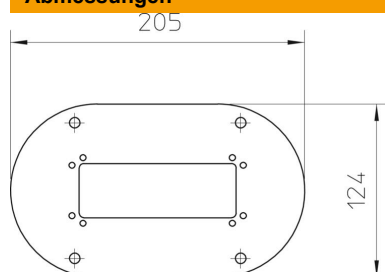

Länge	205 mm
Breite	124 mm
Höhe	3 mm

### Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja