


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS140110

Artikelnummer: 6290130



Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ
ISS140110.

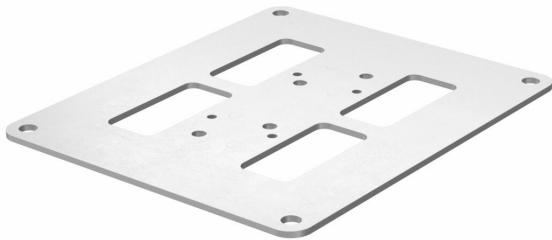

CE UK
CA

St	Stahl
FSK	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290130
Typ	ISSBP140110RW
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	200x170x3mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,627 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISS140110

Artikelnummer: 6290130



Abmessungen

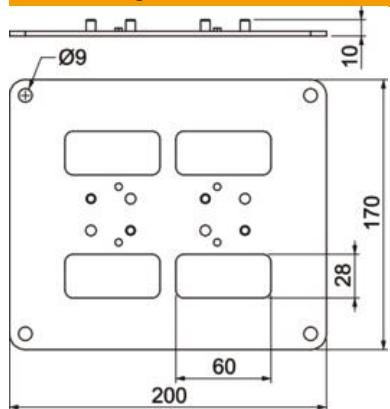

Länge	170 mm
Breite	200 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja