


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISSDM45

Artikelnummer: 6290347

OBO
BETTERMANN

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.

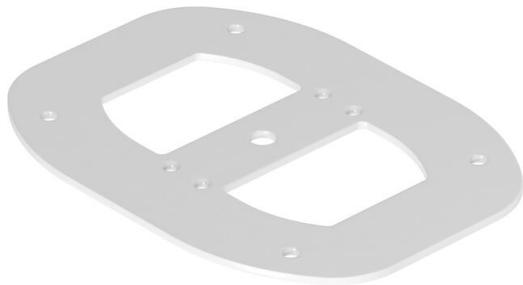

St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6290347
Typ	ISSBPDM45RW
Bezeichnung 1	Bodenplatte
Bezeichnung 2	für ISSDM45
Hersteller	OBO
Dimension	185x135x3
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8506 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bodenplatte für ISSDM45

Artikelnummer: 6290347

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

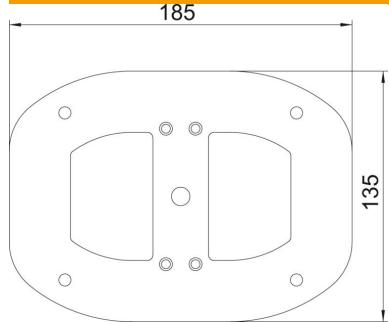

Länge	185 mm
Breite	135 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja