


# Technisches Datenblatt

## Anfahrschutz für Industriesäule

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6290422

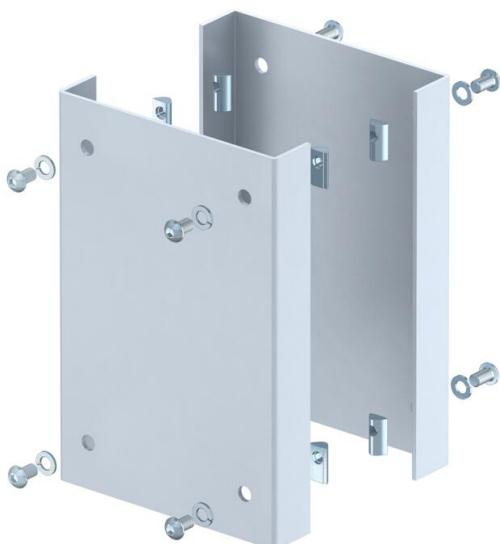

Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich.  
Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech  
und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.

CE UK CA

**St** Stahl

Stammdaten	
Artikelnummer	6290422
Typ	ISS160160AS WA
Bezeichnung 1	Anfahrschutz
Bezeichnung 2	für Industriesäule
Hersteller	OBO
Dimension	250x166x33mm
Farbe	weißaluminium; RAL 9006
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	264 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,7348 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anfahrtschutz für Industriesäule

Artikelnummer: 6290422

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

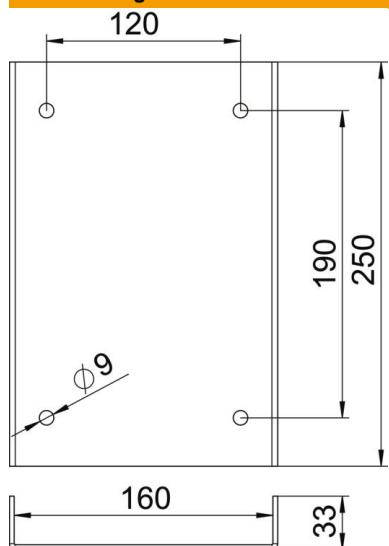

Länge	250 mm
Breite	166 mm
Höhe	33 mm

### Technische Daten

Art des Zubehörs	Anfahrtschutz
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C