

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6312330



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6312330
Typ	WLB 90 112 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	881,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,9173 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

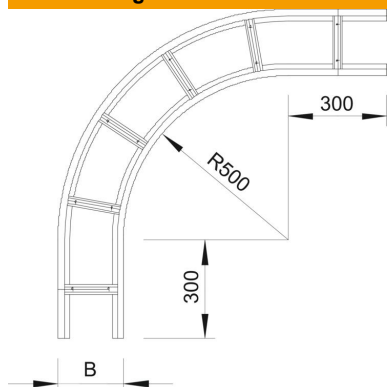

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6312330



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm