

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6312373



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelliefern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6312373
Typ	WLB 90 116 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabellieferer 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1330 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	33,5926 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

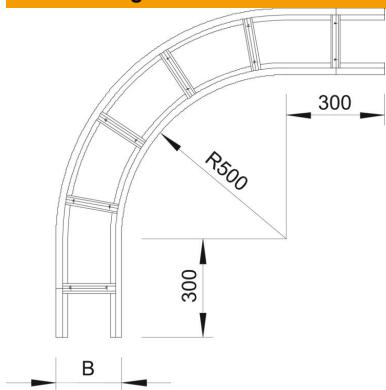

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß B	600 mm
Maß R	600 mm

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FS

Artikelnummer: 6312373



### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm