

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6312470



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6312470
Typ	WLB 90 116 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1370 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	31,2038 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

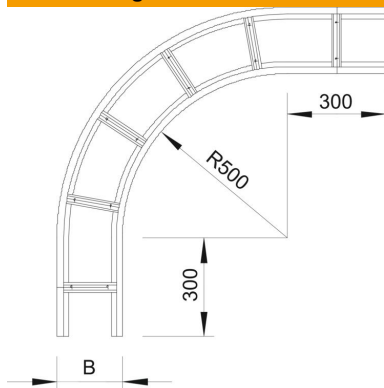

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß B	600 mm
Maß R	600 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6312470



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm