

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 A4

Artikelnummer: 6312556



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6312556
Typ	WLB 90 115 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1151,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	59,6073 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 A4

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6312556

### Abmessungen

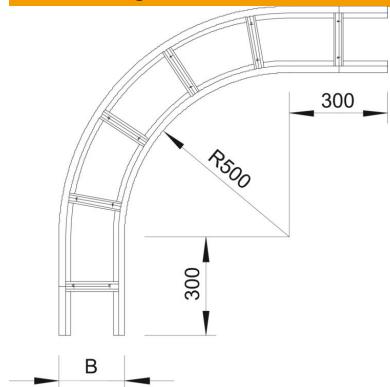

Breite	500 mm
Höhe	110 mm
Maß	500 mm
B	
Maß R	500 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm