

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312748

OBO
BETTERMANN



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6312748
Typ	WLT 1140 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2147 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	53,7387 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

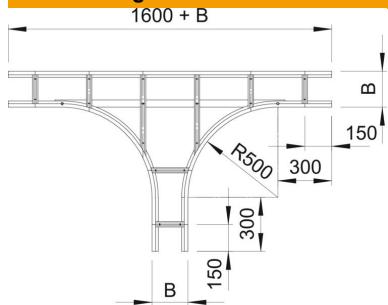

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Maß B	400 mm
Maß R	500 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312748



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm