

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 A4

Artikelnummer: 6312823

OBO
BETTERMANN



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

CE **UK** **CA** 


A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6312823
Typ	WLT 1160 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2340 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	110,6634 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

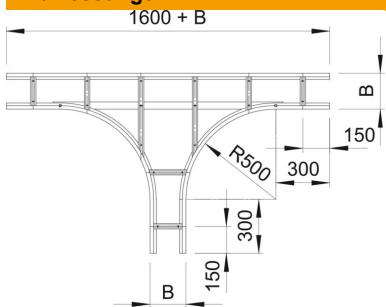

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Maß	600 mm
B	500 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigtück 110 A4

Artikelnummer: 6312823



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm