

Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 6312934



Kreuzung, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6312934
Typ	WLK 1120 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2623,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	65,5201 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 6312934



Abmessungen

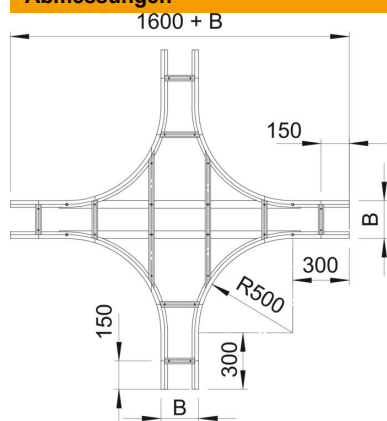

Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	500 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm