

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340091



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340091
Typ	US 7 60 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	241,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,1075 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340091



Abmessungen

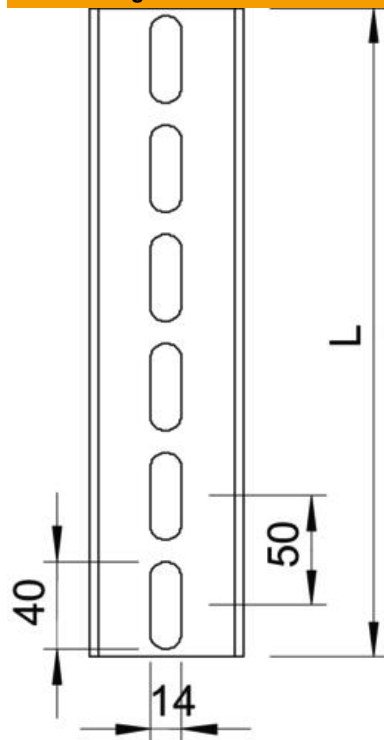

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	600 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	600 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340091



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm
Statischer Wert I _z	36,84 cm
Statischer Wert W _y	4,11 cm ²
Statischer Wert W _z	10,53 cm ²