



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340393
Typ	US 7 400 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x4000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1660 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	37,6846 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT


Artikelnummer: 6340393



Abmessungen

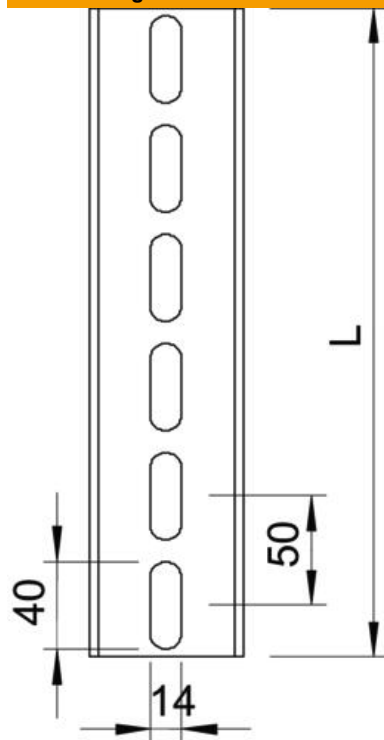

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	4.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	4.000 mm

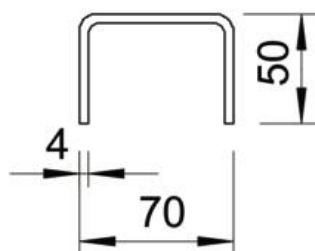

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340393



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm
Statischer Wert I _z	36,84 cm
Statischer Wert W _y	4,11 cm ²
Statischer Wert W _z	10,53 cm ²