



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340997
Typ	US 5 600 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1578 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	34,5288 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340997



Abmessungen

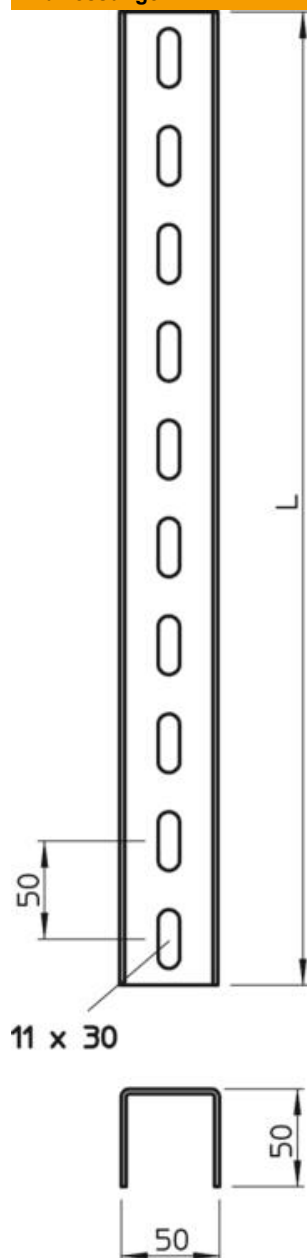

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	6.000 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340997



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert I _y	8,32 cm
Statischer Wert I _z	12,53 cm
Statischer Wert W _y	2,61 cm ²
Statischer Wert W _z	5,01 cm ²