

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341109



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6341109
Typ	US 5 40 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x400
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,453 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341109



Abmessungen

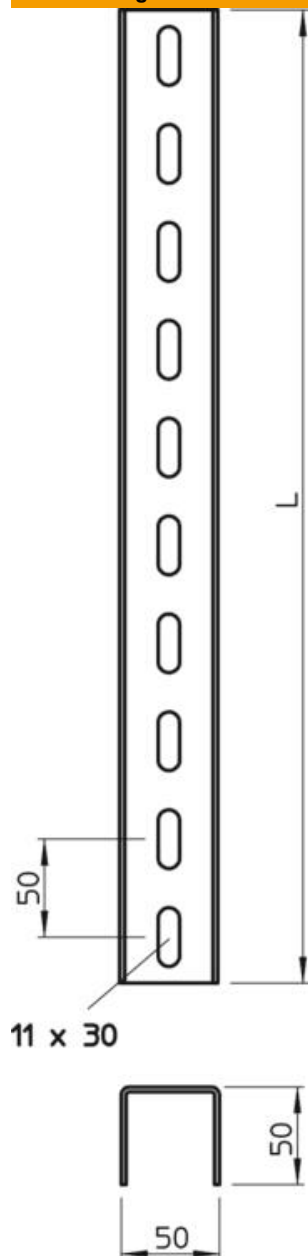

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341109



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert I _y	8,32 cm
Statischer Wert I _z	12,53 cm
Statischer Wert W _y	2,61 cm ²
Statischer Wert W _z	5,01 cm ²