

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

CE UK CA US7

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6341766
Typ	US 7 50 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,0529 kg CO2e / 1 Stück



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6341766

Abmessungen

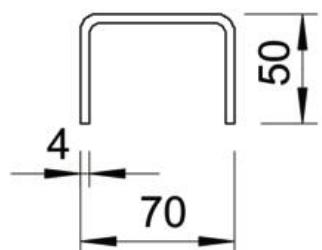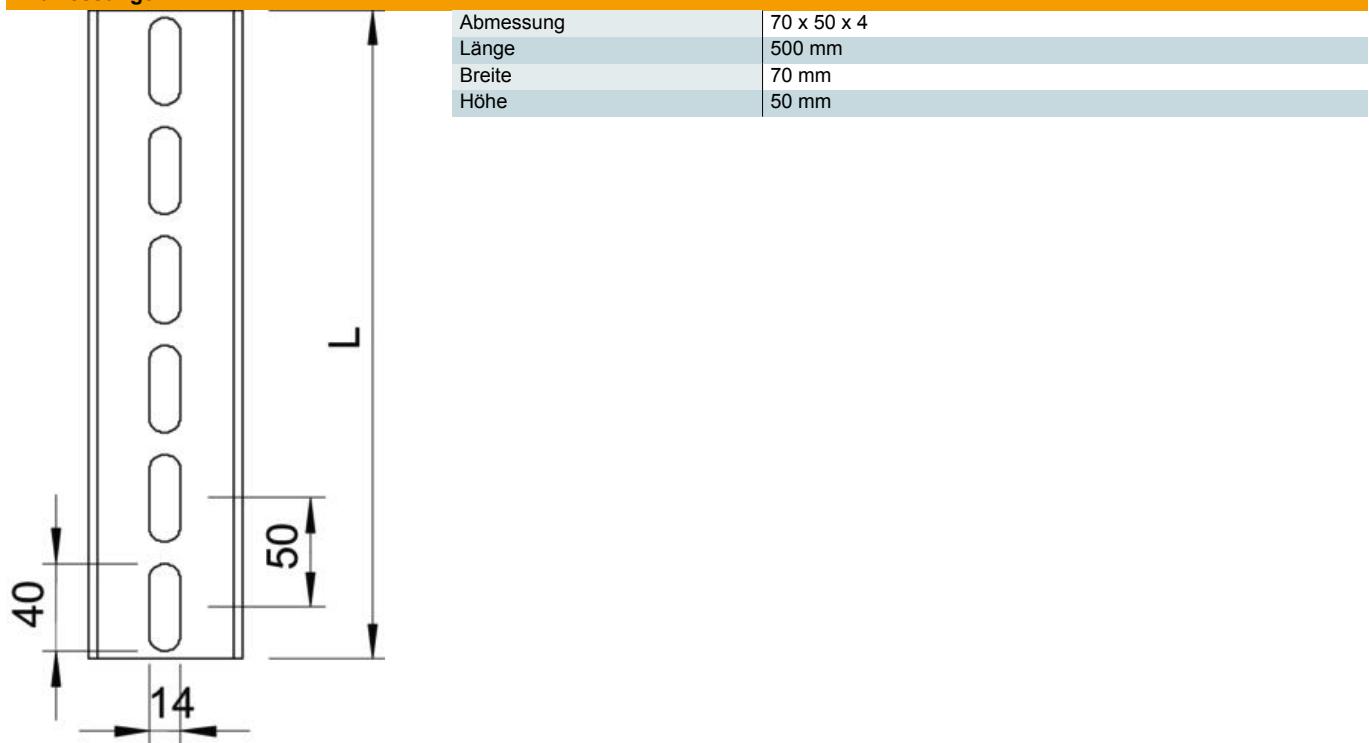

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert ly	13,79 cm ⁴
Statischer Wert Iz	36,84 cm ⁴
Statischer Wert Wy	4,11 cm ³
Statischer Wert Wz	10,53 cm ³