

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341950



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6341950
Typ	US 7 200 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x2000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	784,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	46,8849 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2


Artikelnummer: 6341950



Abmessungen

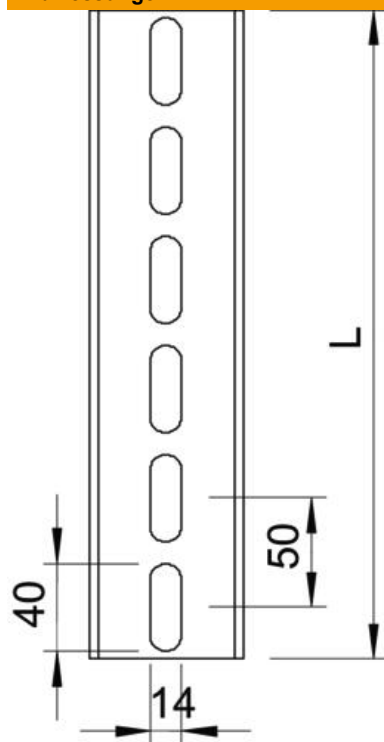

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	2.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm

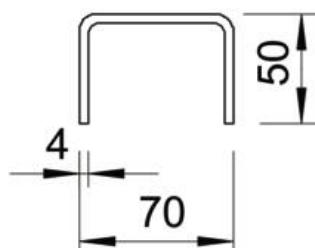

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341950



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm
Statischer Wert I _z	36,84 cm
Statischer Wert W _y	4,11 cm ²
Statischer Wert W _z	10,53 cm ²