

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342302



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des  
Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6342302
Typ	US 3 20 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7531 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS


Artikelnummer: 6342302

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

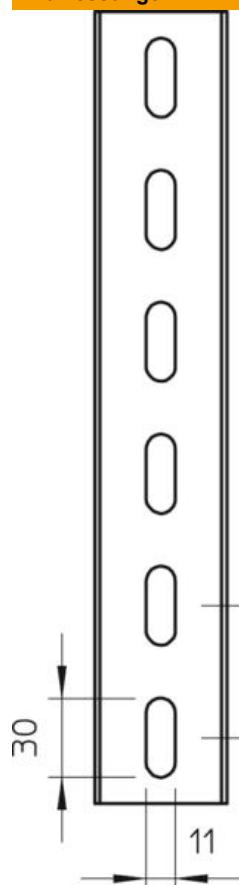

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	200 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	200 mm

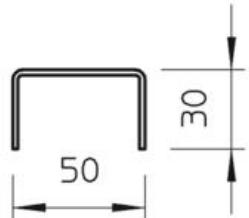

# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342302



### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	1,52 cm
Statischer Wert lz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>