

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342345



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6342345
Typ	US 3 600 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	798 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	21,8686 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342345



Abmessungen

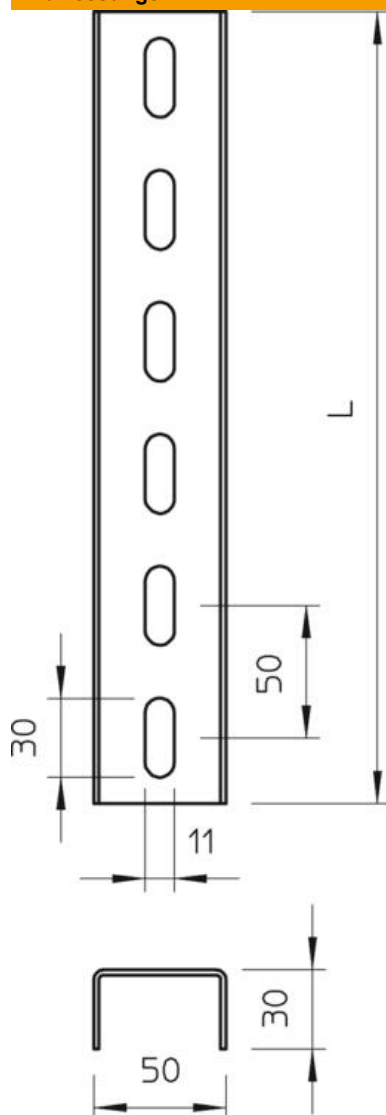

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	6.000 mm

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342345



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert I _y	1,52 cm
Statischer Wert I _z	5,72 cm
Statischer Wert W _y	0,7 cm ²
Statischer Wert W _z	2,29 cm ²