

Technisches Datenblatt

Eckaufnahme

Artikelnummer: 6346763

OBO
BETTERMANN

Eckaufnahme mit angeschweißtem U-Profil zur Befestigung an 90° Außenecken.
An dem U-Profil werden Wand- und Stielausleger angeschraubt.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6346763
Typ	KA-EA FT
Bezeichnung 1	Eckaufnahme
Bezeichnung 2	für Wand- und Stielausleger
Hersteller	OBO
Dimension	250x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,4045 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Eckaufnahme

Artikelnummer: 6346763

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

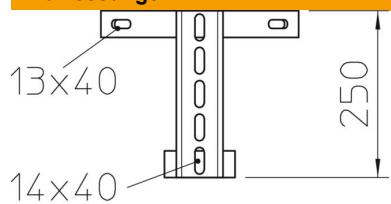

Breite	300 mm
Höhe	250 mm

