

Technisches Datenblatt

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Artikelnummer: 6346820



Adapterkopfplatte in asymmetrischer Ausführung zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei IS 8 K und US 7 K-Hängestiegen.
Die Adapterkopfplatte erhöht die Tragfähigkeit der IS 8 K und US 7 K-Stiele unter Berücksichtigung der Dübelkennwerte.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6346820
Typ	KA-ASY FT
Bezeichnung 1	Adapterplatte asymmetrisch
Bezeichnung 2	für US 7K und IS 8K
Hersteller	OBO
Dimension	400x101
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	280 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,4196 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

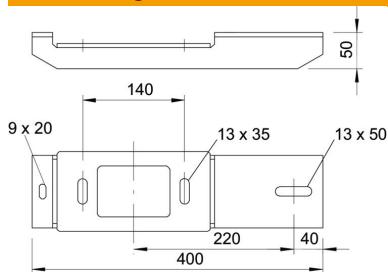

Länge	400 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

Adapterkopfplatte, asymmetrisch

Artikelnummer: 6346820



einseitige Belastung		Maximale Belastung [kN]					
		Auslegerbreite [mm]					
Dübel Typ		110	210	310	410	510	610
BZ 70 M12-15/110		9,6	9,3	7	7	5	5