

Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347030



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.

Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue. Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6347030
Typ	KI8 CPS5-1-400FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	195 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,5433 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT


Artikelnummer: 6347030



Abmessungen

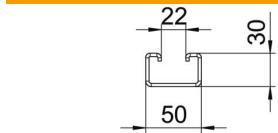

Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	186,5 mm

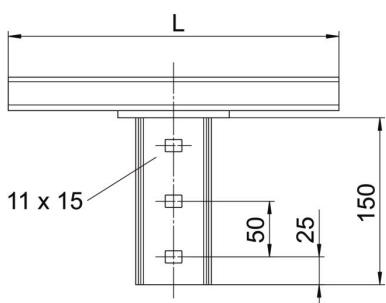

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm