

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel quer

Artikelnummer: 6347843



Variable, in Querrichtung verstellbare Kopfplatte für die Montage am IS 8-Stiel.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.  
Die Länge des Stiels ist auf max. 2000 mm zu begrenzen.



**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6347843
Typ	KI 8 VLP FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel, seitenvariabel
Hersteller	OBO
Dimension	200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	275 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,6806 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel quer

Artikelnummer: 6347843



### Abmessungen

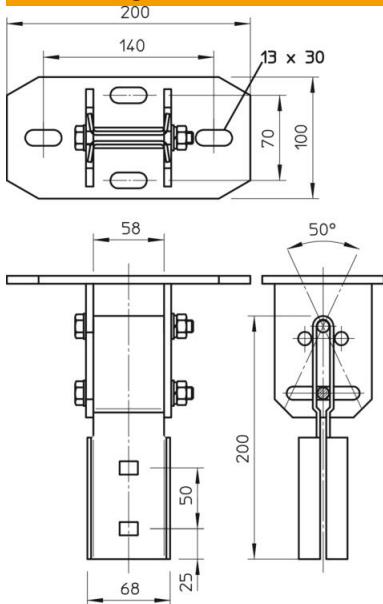

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	233 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein