

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte FT

Artikelnummer: 6348874



Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.  
Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 montiert werden.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6348874
Typ	KU 3 FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	130x40x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	42,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0373 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte FT

Artikelnummer: 6348874



### Abmessungen

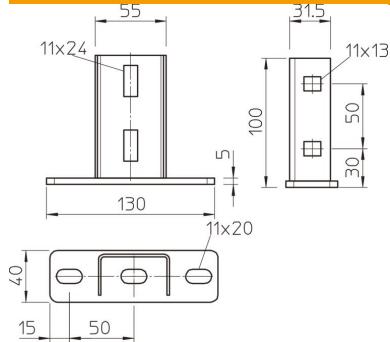

Länge	130 mm
Breite	40 mm
Höhe	100 mm

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm