

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel FT

Artikelnummer: 6348883

OBO
BETTERMANN



Variable Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.

Die variable Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 oder Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518 montiert werden. Die maximale einseitige Winkeleinstellung beträgt 20°.

CE  US3

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6348883
Typ	KU 3 V FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3 und 3518, variabel
Hersteller	OBO
Dimension	140x120x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2484 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel FT

Artikelnummer: 6348883

The logo for OBO BETTERMANN. It features the word "OBO" in a large, bold, white sans-serif font, with a horizontal line above and below it. Below "OBO" is the word "BETTERMANN" in a smaller, bold, white sans-serif font.

Abmessungen

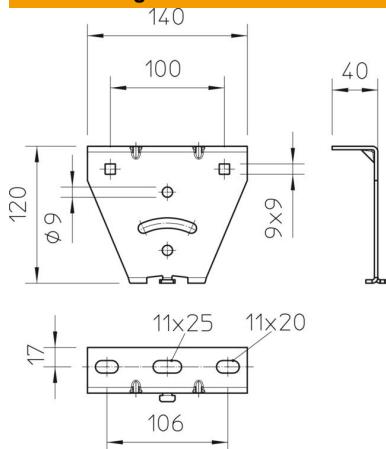

Länge	140 mm
Breite	40 mm
Höhe	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm