

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel A2

Artikelnummer: 6348884



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6348884
Typ	KU 3 V A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3 und 3518, variabel
Hersteller	OBO
Dimension	140x120x40
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1357 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel A2

Artikelnummer: 6348884

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

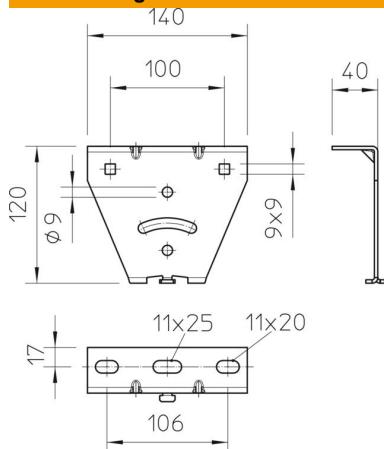

Länge	140 mm
Breite	40 mm
Höhe	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm