

Technisches Datenblatt

Kopfplatte US 5 NOK A2

Artikelnummer: 6348947



Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.
Bei der Montage der Kopfplatte bitte das Distanzstück Typ DSK 45 einsetzen!



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6348947
Typ	KUS 5 NOK A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel, 90° gedreht
Hersteller	OBO
Dimension	140x75x104
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6124 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte US 5 NOK A2


Artikelnummer: 6348947

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

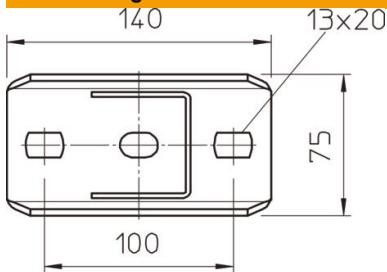

Länge	140 mm
Breite	75 mm
Höhe	104 mm

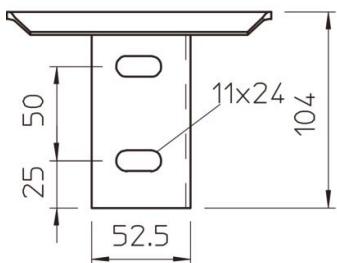

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm