

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel A2

Artikelnummer: 6349196



Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.  
Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100 und Distanzstück DSK 45) bitte separat bestellen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6349196
Typ	KU 7 VQP A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, variabel
Hersteller	OBO
Dimension	200x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	180,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,1394 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel A2


Artikelnummer: 6349196



### Abmessungen

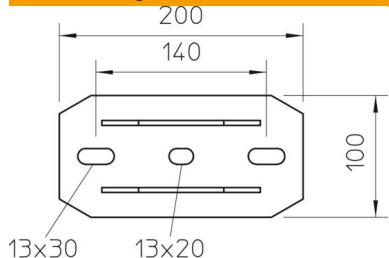

Länge	200 mm
Breite	100 mm
Höhe	136,5 mm

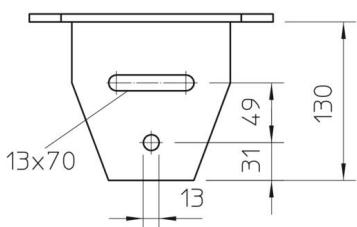

### Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein