


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter MS5030 Profilschiene, FT

Artikelnummer: 6349292



Kopfplatte in schwerer Ausführung mit angeschweißter MS5030-Profilschiene, zum Erstellen von Hängestielen in Verbindung mit US 7-Stielen. Montage an Stahlkonstruktionen mit Spannklaue. Kabeltrassenverlauf quer zu der Profilschiene. Inklusive Befestigungsmaterial für US 7-Stiel.

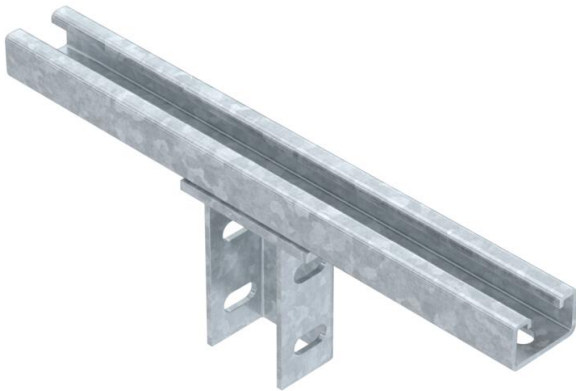

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6349292
Typ	KUS7 MS-1-400 FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	181 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,5579 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter MS5030 Profilschiene, FT

Artikelnummer: 6349292



Abmessungen

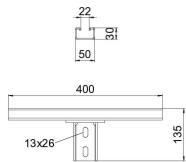

Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	135 mm
Maß	50 mm
B	
Maß L	400 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
maximale Zugbelastung	10 kN
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm