


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit 2 angeschweißten MS5030 Profilschienen, FT

Artikelnummer: 6349300



Kopfplatte in schwerer Ausführung mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen, zum Erstellen von Hängestielen in Verbindung mit US 7-Stielen. Montage an Stahlkonstruktionen mit Spannklaue. Kabeltrassenverlauf parallel zu den Profilschienen. Inklusive Befestigungsmaterial für US 7-Stiel.

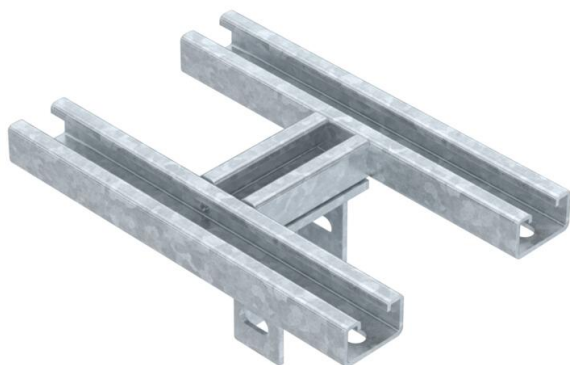

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6349300
Typ	KUS7 MS-2-300 FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	268 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5561 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit 2 angeschweißten MS5030 Profilschienen,
FT

Artikelnummer: 6349300



Abmessungen

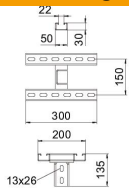

Länge	300 mm
Breite	200 mm
Höhe	135 mm
Maß B	200 mm
Maß L	300 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
maximale Zugbelastung	12 kN
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm