

Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6350151



Zur stabilen 90°-Winkelbefestigung von individuellen Montagen.



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6350151
Typ	CMW90FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel
Bezeichnung 2	90°
Hersteller	OBO
Dimension	102x102x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2902 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6350151

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

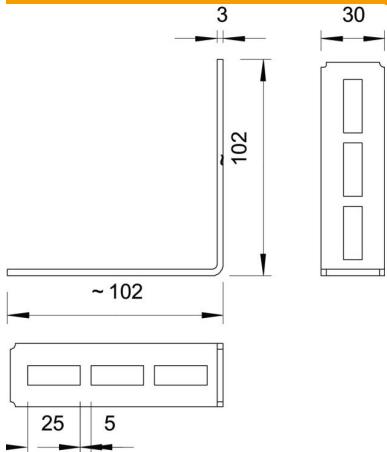

Länge	102,7 mm
Breite	30 mm
Höhe	102,7 mm

Technische Daten

Ausführung	90°-Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Materialstärke	3 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein