


Technisches Datenblatt

Trapezbefestigung FS

Artikelnummer: 6357522



Trapezbefestigung zum Abhängen von Kabeltragsystemen von Standardtrapezdecken. Trapezprofilbreite bis 165 mm. Montage mit Riegel Typ TPB R oder Sechskantschraube Typ SKS 10x110. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

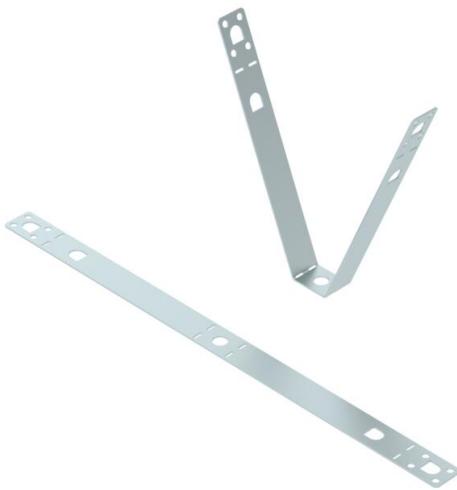

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6357522
Typ	TPB 180 FS
Bezeichnung 1	Trapezbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	180x182
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4312 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Trapezbefestigung FS

Artikelnummer: 6357522



Abmessungen

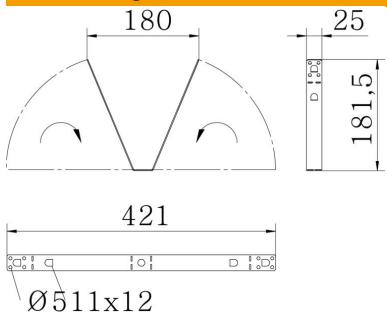

Länge	25 mm
Breite	180 mm
Höhe	182 mm

Technische Daten

F in kN	0,8 kN
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Verstellbar	ja