

Technisches Datenblatt

Mittenabhangung Leuchtenträgerrinne FS

Artikelnummer: 6358810



Mittenabhangung für die Leuchtenträgerrinne Typ LTR zur Gewindestangen- und Kettenabhangung.
Die Mittenabhangung kann mit allen Kabelrinnen der Breite 75 mm und der Seitenhöhe 60 mm eingesetzt werden.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358810
Typ	MAH LTR FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	für Leuchtenträgerrinne
Hersteller	OBO
Dimension	50x70x85
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4154 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Mittenabhangung Leuchträgerinne FS

Artikelnummer: 6358810

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

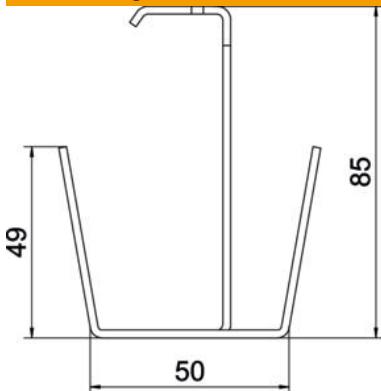

Länge	50 mm
Breite	70 mm
Höhe	85 mm
Maß b	70 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
F in kN	0,8 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	75 mm
für Breite min.	75
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	75 mm
Lochdurchmesser	10,5 mm
Materialstärke	2 mm