


# Technisches Datenblatt

## TP-Profil FS

Artikelnummer: 6364802

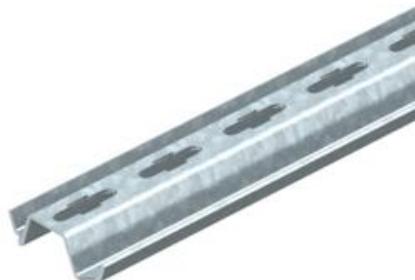

TP-Profil gelocht in der Lieferlänge 3000 mm.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6364802
Typ	TPS 3000 FS
Bezeichnung 1	TP-Profil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	3000mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	441 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,6755 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

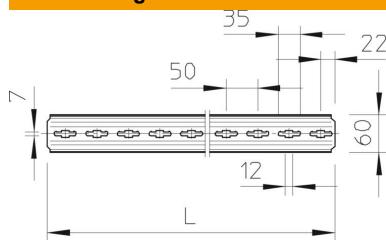

Länge	3.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	20 mm
Blechstärke	2 mm

# Technisches Datenblatt

## TP-Profil FS

Artikelnummer: 6364802



### Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	11 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	flaches Profil