

Technisches Datenblatt

TP-Profil FT

Artikelnummer: 6366093



TP-Profil mit Klemmhaken zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6366093
Typ	TPSG 3000 FT
Bezeichnung 1	TP-Profil
Bezeichnung 2	für Gitterrinne, mit Klemmhaken
Hersteller	OBO
Dimension	3000mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	461 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,609 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

TP-Profil FT


Artikelnummer: 6366093

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

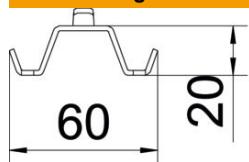

Länge	3.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	20 mm
Blechstärke	2 mm

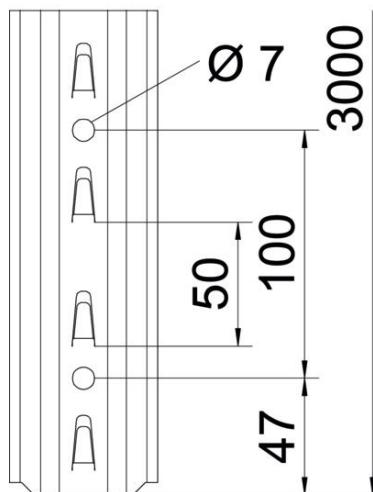

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	flaches Profil